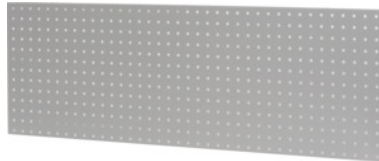


Garant**Lochwand einseitig, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928070 1500
GTIN	4062406112677
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech gekantet für übersichtliche Werkzeuglagerung.
Lochwände aus gekantetem Stahlblech \square 9×9 mm in 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblech-Wand-Zubehör.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Zubehör für Lochwände finden Sie in Gruppe 95.

Technische Beschreibung

Tiefe	25 mm
Breite	1420 mm
Tragfähigkeit	100 kg
passend für Typ	1500 mm
Höhe	481 mm
Lochwand Ausführung	einseitig
Gewicht	9 kg

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Lochwand

Zubehör

Multifix passend für Typ 300	928201 300
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Multifix passend für Typ 500	928201 500
Trägersäule zum Einhängen Höhe 481 mm	928060 481
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 1	928270 1
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 2	928270 2
Multimedia-Schwenkarm mit Notebookhalter Anzahl Gelenke 2	928275 2