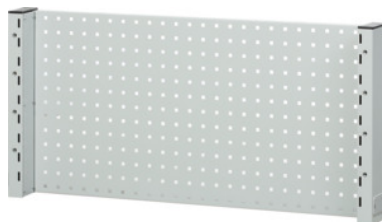


**Garant****Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 1 Lochwand einseitig), Höhe 481 mm, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928075 1500
GTIN	4062406113032
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 100×40×2 mm. **Einhängeschlitze** im 50-mm-Raster an der Vorderseite sowie **Gewindebuchsen** an der Vorderseite zur Aufnahme weiterer Module / Bauteile. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

**Verwendung:**

**Zum Anschrauben auf Arbeitsplatten** mit 1000, 1500 und 2000 mm Länge.

**Lieferumfang:**

Bestehend aus **1×Trägersäulen-Paar + 1×Lochwand einseitig**. Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Höhe	481 mm
Lochwand Ausführung	einseitig
passend für Typ	1500 mm
Tragfähigkeit	100 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Höhe 481 mm
Produktart	Lochwand

## Zubehör

Verbinder für Trägersäule Typ 2	938027 2
Verbinder für Trägersäule Typ 1	938027 1
Lochwandeinseitig passend für Typ 1500	928070 1500
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481