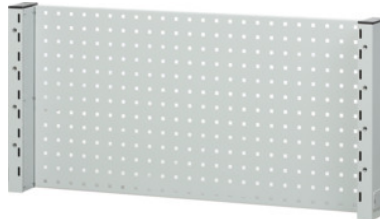


Garant**Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 1 Lochwand einseitig), Höhe 481 mm, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928075 1000
GTIN	4062406113025
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 100×40×2 mm. **Einhängeschlitze** im 50-mm-Raster an der Vorderseite sowie **Gewindebuchsen** an der Vorderseite zur Aufnahme weiterer Module / Bauteile. Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Verwendung:

Zum Anschrauben auf Arbeitsplatten mit 1000, 1500 und 2000 mm Länge.

Lieferumfang:

Bestehend aus **1×Trägersäulen-Paar + 1×Lochwand einseitig**. Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	100 kg
Lochwand Ausführung	einseitig
passend für Typ	1000 mm
Höhe	481 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Höhe 481 mm
Produktart	Lochwand

Zubehör

Verbinder für Trägersäule Typ 2	938027 2
Verbinder für Trägersäule Typ 1	938027 1
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Lochwandeinseitig passend für Typ 1000	928070 1000