


## Garant

### Schlankes Hydrodehnspannfutter, HSK-A 100 A = 120, Spann-Ø D1: 20mm

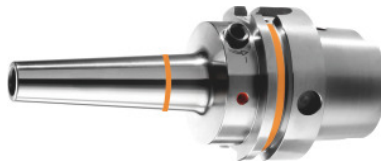

## Bestelldaten

Bestellnummer	307543 20
GTIN	4062406115012
Artikelklasse	31A

## Beschreibung

### Ausführung:

- Extrem schlanke Bauform (3°- Kontur).
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich.
- Schäfte hartüberdreht.
- Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

### Vorteil:

- Temperaturbeständig durch komplett geschlossenes System, d.h. keine gelöteten Druckkammern.
- Ideale Dämpfungseigenschaften.
- Hohe übertragbare Drehmomente, dadurch Prozesssicherheit.

### Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau.

**Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.**

Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

### Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

### Sonderzubehör:

Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302165.

## Technische Beschreibung

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
------------------	-------

Außen-Ø D	50 mm
L <sub>2</sub>	69 mm
Auskrüglänge A-Maß	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	35,24 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 120
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter