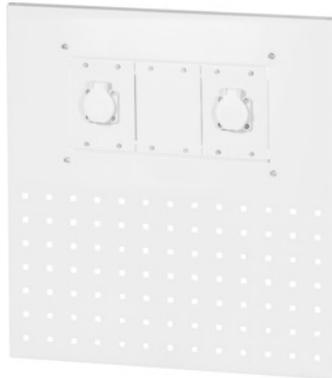


Garant GRIDLINE

Seitenverkleidung mit Medienmodulen, Höhe: 550mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	928500 550
GTIN	4062406117306
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Seitenverkleidung für Fußteil aus Stahlblech gekantet, mit Lochwand $\square 9 \times 9$ mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.

Aus Stahlblech in **modularer Bauart**. Alle Energiebauteile mit **Kabel** und **Steckverbindung**. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.

Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschiene.

Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschiene):

1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:**Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.**
- **Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.**
- **Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.**
- **Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:**
 - 3 × 1,5 mm² bei Wechselstrom (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² bei Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Schutzklasse 1**
- **Schutzart IP 20.**

Passend für:

Werkbänke Höhe 850 mm, Fußteile Höhe 800 mm und 650 mm.

Bestückung:

Steckdose 250 V, Nr. 928470 Gr. DE250V/1: 2
Leer-Module Anzahl (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Weitere passende Medienmodule finden Sie unter Nr. 928470. Die Module Nr. 928470 der Größen _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 und _RCD können nicht in der Seitenverkleidung verwendet werden.

Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Technische Beschreibung

Höhe	550 mm
Breite	500 mm
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Nennspannung	250 V
Anzahl Steckdosen Typ F	2
Steckdose Typ	F
Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Seitenverkleidung

Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart 0/2	928470 0/2
Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1