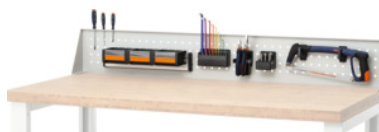


Garant**Bordleiste aus Stahlblech, Breite: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928720 1500
GTIN	4062406117672
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech mit \square 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern. Obere Abkantung mit 8 Stanzungen 6 mm zum Einstecken z. B. von Schraubendrehern.

Passend für:

Alle Werkbänke und Arbeitsplatten in der entsprechenden Länge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Anzahl Stanzungen in oberer Abkantung zum Einstecken z.B. von Schraubendrehern	8
Höhe über der Platte	210 mm
Material	Stahlblech
Tiefe	120 mm
Breite	1500 mm
Farbe	lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
Höhe	248 mm
Stanzungs-Ø in oberer Abkantung	6 mm
Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Bordleiste