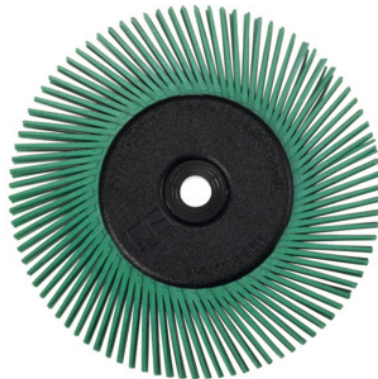


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Typ A Ø 150 mm, BB-ZB, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	573565 80
GTIN	480112760694
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit**.

**Extrem flexibel und anpassungsfähig.**

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Mit schräg gestellten Borsten (Typ A) für den **kraftvollen Einsatz**.

**Verwendung:**

Drehrichtung beachten.

**Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit.** Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

**Bohrungs-Ø 25,4 mm** mit beigelegten Reduzierringen Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Mit Adapter Nr. 573580 auf beliebige Breite erweiterbar. Einsatz auf Doppelschleifmaschinen oder auf Geradschleifern bzw. flexiblen Wellen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1.

**Technische Beschreibung**

Körnung	80
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	150 mm

Farbe	gelb
Bürstenbreite	12 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	BB-ZB
Herstellerbezeichnung	BB-ZB
Produktart	Rundbürste

---

## Zubehör

Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1-2	556380 1-2
Erweiterungs-Adapter-Set 4-teilig	573580
Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1	556380 1