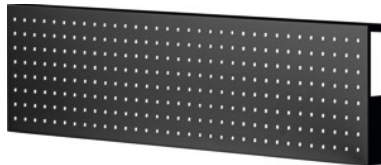


**Garant****Lochbleche für Rückseite, passend für Arbeitsplatte Länge: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920365 1500
GTIN	4062406120801
Artikelklasse	91S

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Zur rückseitigen Befestigung an den elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen für leichte Belastungen. Lochbleche werden von innen an die rückseitige Querverstrebung angeschraubt.

**Passend für:**

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für leichte Belastungen Nr. 920301 – 920306.

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial.

**Lackierung:**

Anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Breite	1245 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	7,4 kg
Höhe	334 mm
Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktart

Rückwand