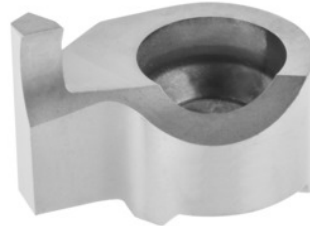


**Garant****Schneidplatte Rechteckprofil, HB720, Ø Dmin Einstich D1/D2: 7/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273973 7/12
GTIN	4062406127930
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Achtung:**

Bestellgröße = minimaler Einstich-Ø.

Größere Einstich-Ø sind ohne Modifikation möglich.

$D_1 = D_{\min}$  Innen-Ø.

$D_2 = D_{\min}$  Außen-Ø.

L-Ausführung mit größerer Einstichtiefe  $t_{\max}$ .

**Technische Beschreibung**

Spitzen-Mitten-Abstand $L_3$	9 mm
Radius R	0,2 mm
Plattenstärke T	8,8 mm
maximale Schnitttiefe $t_{\max}$	3 mm
Vorschub f	0,01 - 0,02 mm/U
Stechbreite w	2,5 mm
Beschichtung	TiCN
Sorte	HB720

Produktart

Mini-Wechselschneidplatte

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	120 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	25 m/min	S
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
CuZn	geeignet	100 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		