


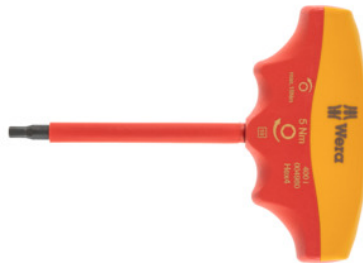

Drehmoment-Schraubendreher vollisoliert, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	659953 4
GTIN	4013288206398
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Quergriff für eine optimale Kraftübertragung. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße **passende Drehmoment voreingestellt**. Abtriebsgröße und Drehmoment sind auf dem Griff eingepreßt. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Ein **weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich**. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V** nach **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Passend für:

Innensechskant-Schrauben.

Technische Beschreibung

Messverfahren	Drehmoment
eingestelltes Drehmoment	500 cNm
Auslösesignalisierung	haptisch
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Messgenauigkeit Drehmoment	±10 %
Serie	400 i VDE

Anschlussform	wechselbare Klinge
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
maximales Drehmoment	4 cNm
Anzugsrichtung	Rechtsanzug
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Feedback	auslösend
eingestelltes Drehmoment	5 Nm
Gewicht	122 g
Messtechnik	mechanisch
Gesamtlänge L	141 mm
Ablesung umschaltbar	Nm
Klingenlänge	93 mm
Daten protokollierbar	nein
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	400 i Hex
Drehmoment fest eingestellt	ja
Produktart	Drehmomentschraubendreher