


Garant GRIDLINE

## Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe: 100mm

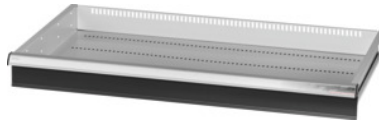

### Bestelldaten

Bestellnummer	930746 100
GTIN	4062406131678
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 200 kg.

#### Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.Gehäuse 36×20G.

#### Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

#### Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

### Technische Beschreibung

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Nutzhöhe	75 mm
Gewicht	16 kg

Fronthöhe	100 mm
Nutzbreite in G	36
Nutztiefe in G	20
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutzbreite	900 mm
Nutztiefe	500 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Produktart	Schublade

## Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 36	951020 36
Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951030 36
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951032 36