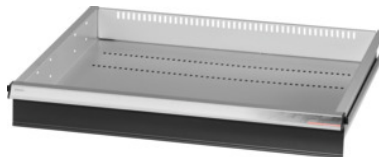


Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg, 26×24G,
Schubladen-Fronthöhe: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931166 100
GTIN	4062406132002
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 30×28G Nr. 931155.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Gewicht	15 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fronthöhe	100 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand

Nutzhöhe	75 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutzbreite in G	26
Nutztiefe in G	24
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	650 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schublade

Zubehör

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26	951032 26
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26	951030 26
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 26	951020 26