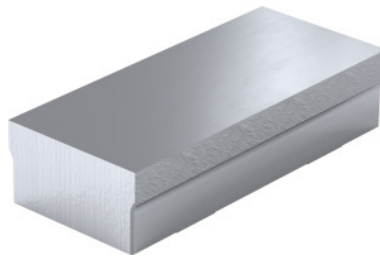


Garant**weiche Aufsatzbacke, Typ: 120A****Bestelldaten**

Bestellnummer	363034 120A
GTIN	4062406131746
Artikelklasse	310

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

Hinweis:

Schwalbenschwanzführung für Backenschnellwechsel vorhanden. Ausführung S aus Stahl und A aus Aluminium. Gesägtes Vormaterial, nur Unterseite bearbeitet. Bei Artikel 363034 80A nur mit max. 12,5 Nm spannen (12,5 Nm = 0,5 t). Bei Artikel 363034 120A nur mit max. 34 Nm spannen (34 Nm = 1 t). Bei Artikel 363034 160A nur mit max. 82,5 Nm spannen (82,5 Nm = 2 t).

Technische Beschreibung

Backenlänge l	50 mm
Backenbreite b	120 mm
Backenhöhe h	28 mm
passend zu Farbcode	Xtric 80
Material	EN AW-7075
Produktart	Schraubstock-Backen

