


## Garant

### Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 20 mm, Spann-Ø D1: 12mm

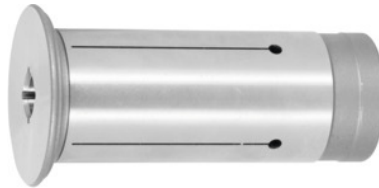

## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302155 12     |
| GTIN          | 4045197732699 |
| Artikelklasse | 31G           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Kühlkanalschlitzten.

### Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

### Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-Ø 20 mm.

## Technische Beschreibung

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Ø D                        | 20 mm           |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>     | 12 mm           |
| Produktnameattribut        | Ø 20 mm         |
| Rundlaufgenauigkeit System | 5 $\mu\text{m}$ |
| Produktart                 | Reduzierhülse   |

