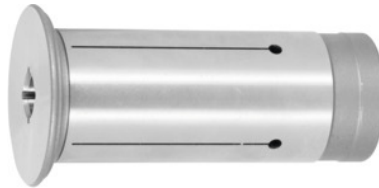


Garant**Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 20 mm, Spann-Ø D1: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302155 5
GTIN	4045197732651
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-Ø 20 mm.

Technische Beschreibung

Ø D	20 mm
Spann-Ø D ₁	5 mm
Produktnameattribut	Ø 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 µm
Produktart	Reduzierhülse

