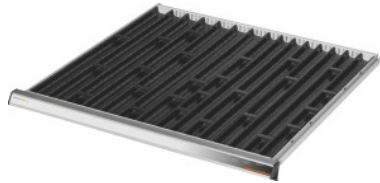


Garant GRIDLINE

Einteilungsmaterial für 7S-Werkzeugschrank, 26×24G, Typ: 1000/7S**Bestelldaten**

Bestellnummer	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Artikelklasse	9GB

Beschreibung**Ausführung:**

Einteilungsmaterial für 5 Schubladen des 7S-Werkzeugschranks. Bestehend aus GARANT Mulden mit Steck-Trennplättchen und Schlitztrennleisten mit Randleisten und Steck-Trennwänden.

Passend für:

GARANT GridLine 7S-Werkzeugschrank Nr. 931125 Gr. 1000/7S.

Lieferumfang:

20 GARANT GridLine Mulden, 70 GARANT GridLine Steck-Trennplättchen, 9 GARANT GridLine Schlitztrennleisten, 4 Paar GARANT GridLine Randleisten, 40 GARANT GridLine Steck-Trennwände.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Schubladen-Einteilung

Zubehör

Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 150 mm	951580 150
--	------------

Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ C	951275 C
Mulden Höhe 25 mm1K BreitexTiefe in G / Typ 6X6/3	951415 6X6/3
Steck-Trennwände,Breite 8G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951781 75
Steck-Trennwände,Breite 10G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951801 100
Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ B	951275 B
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 150 mm	951530 150
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951580 75
Mulden Höhe 25 mm1K BreitexTiefe in G / Typ 2X6/1	951415 2X6/1
Steck-Trennwände,Breite 10G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951801 125
Steck-Trennwände,Breite 8G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951781 100
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951530 100
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951530 125
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 100 mm	951580 100
Mulden Höhe 25 mm1K BreitexTiefe in G / Typ 6X6/4	951415 6X6/4
Steck-Trennwände,Breite 3G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951731 75
Steck-Trennwände,Breite 12G passend für Schubladen-Fronthöhe 150 mm	951821 150
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951580 125
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951530 75
Steck-Trennwände,Breite 6G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951761 75
	951781 125

Steck-Trennwände, Breite 8G passend für Schubladen-
Fronthöhe 125 mm
