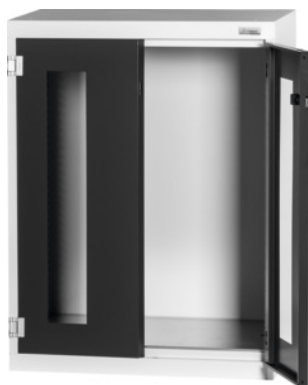


Garant**Regalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	945003 1000
GTIN	4062406135508
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Regalschrank in 30×11G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden zu GridLine Regalschränken finden Sie unter Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht	39 kg

Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	845 mm
Breite	750 mm
Breite in G	30
Tiefe	275 mm
Tiefe in G	11
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------