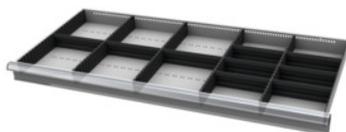


Garant GRIDLINE

Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 56×24G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 125/3**Bestelldaten**

Bestellnummer	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Artikelklasse	9GB

Beschreibung**Ausführung:**

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 56×24G.

Passend für:

Schubladen 56×24G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 125

Schlitztrennleisten Nr. 951530: 4 × Gr. 125

Steck-Trennwand 10G Nr. 951801: 6 × Gr. 125

Steck-Trennwand 12G Nr. 951821: 3 × Gr. 125

Technische Beschreibung

Höhe	100 mm
passend für Schubladen Nutztiefe	600 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G	56
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzfläche in G	56×24

passend für Schubladen Nutzbreite	1400 mm
Gewicht	2,36 kg
Produktnamensattribut	56x24G
Produktart	Schubladen-Trennwand

Zubehör

Steck-Trennwände,Breite 12G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951821 125
SchlitztrennleistenTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951530 125
Schlitz-Randleisten Set 2-teiligTiefe 24G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951580 125
Steck-Trennwände,Breite 10G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951801 125