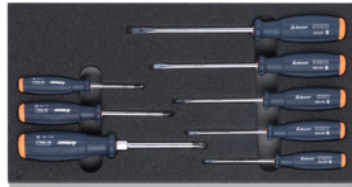


Garant
Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 8

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 953415 8 |
| GTIN | 4062406155308 |
| Artikelklasse | 91A |

Beschreibung
Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953415: 1 St.

GARANT Schlitz-Schraubendreher Nr. 660030 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: je 1 St.

GARANT Schraubendreher für Phillips Nr. 667690 Gr. 0; 1; 2: je 1 St.

Füllgrad einer Schublade in G: 8x16

Breite: 200 mm

Tiefe: 400 mm

Breite in G: 8

Tiefe in G: 16

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|--------|
| Anzahl Werkzeuge | 8 |
| Breite in G | 8 |
| Tiefe in G | 16 |
| Breite | 200 mm |
| Anzahl der Werkzeuge | 8 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tiefe | 400 mm |
| Gewicht | 0,475 kg |
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm |
| Füllgrad einer Schublade in G | 8×16 |
| Produktart | Hartschaumeinlage |

Zubehör

| | |
|---|---------------|
| Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm | 660030 3,5 |
| Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953415 | 952001 953415 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm | 660030 6,5 |
| Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1 | 667690 1 |
| Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 0 | 667690 0 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 4 mm | 660030 4 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 2,5 mm | 660030 2,5 |
| Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2 | 667690 2 |
| Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm | 660030 5,5 |