


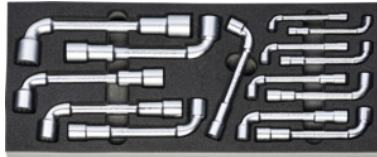

Pfeifenkopfschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 14



Bestelldaten

Bestellnummer	952651 14
GTIN	4062406156183
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952651: 1 St.

HOLEX Steckschlüssel abgewinkelt Nr. 621340 Gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22: je 1 St.

Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Breite: 200 mm

Tiefe: 500 mm

Breite in G: 8

Tiefe in G: 20

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Breite	200 mm
Anzahl Werkzeuge	14
Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm

Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Hartschaumeinlage mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)

Zubehör

Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 17 mm	621340 17
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 16 mm	621340 16
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 18 mm	621340 18
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 9 mm	621340 9
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 7 mm	621340 7
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 6 mm	621340 6
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 12 mm	621340 12
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 8 mm	621340 8
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 952651	952001 952651
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 19 mm	621340 19
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 14 mm	621340 14
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 13 mm	621340 13
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 22 mm	621340 22
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 10 mm	621340 10
Steckschlüssel, abgewinkelt Schlüsselweite 11 mm	621340 11