


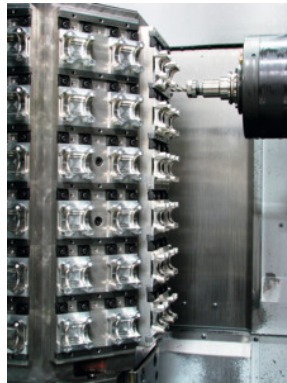

Pitbull Spannklemme stumpf, Gewinde M: M4



Bestelldaten

Bestellnummer	370030 M4
GTIN	4046368563302
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Stumpfe Kante für allgemeine Arbeiten.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Technische Beschreibung

Klemmweg	0,4 mm
Material	Stahl
Klemmbreite	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
Spannkraft	6,6 kN
B _{H9}	12,7 mm

Gewinde M	M4
H	9,9 mm
Höhe H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
maximales Anzugsmoment	5,6 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem