




## Pitbull Spannklemme Messer, Gewinde M: M6

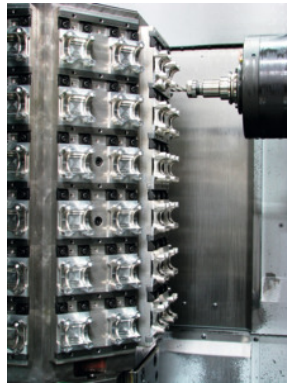

### Bestelldaten

Bestellnummer	370025 M6
GTIN	4046368563500
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Messerklemmkante für Rohteile.

#### Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

### Technische Beschreibung

Klemmbreite	19,1 mm
Spannkraft	16 kN
Gewinde M	M6
Klemmweg	0,6 mm
B <sub>1</sub>	7,6 mm
H <sub>1</sub>	7,2 mm

B <sub>H9</sub>	19,05 mm
Material	Stahl
Höhe H <sub>2</sub>	3,8 mm
H	14,48 mm
maximales Anzugsmoment	22,5 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem