




Pitbull Spannklemme Messer, Gewinde M: M4

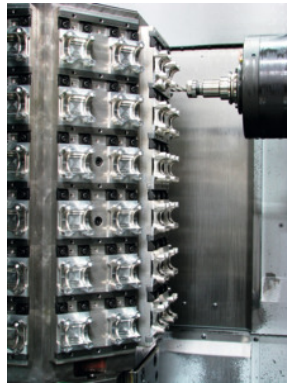

Bestelldaten

Bestellnummer	370025 M4
GTIN	4046368563203
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Messerklemmkante für Rohteile.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M4
Höhe H ₂	2,6 mm
B ₁	5,1 mm
Klemmbreite	12,7 mm
H ₁	4,8 mm
H	9,9 mm

Material	Stahl
B_{H9}	12,7 mm
Klemmweg	0,4 mm
Spannkraft	6,6 kN
maximales Anzugsmoment	5,6 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem