




Pitbull Spannklemme stumpf, Gewinde M: M6

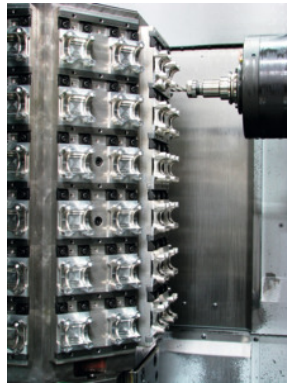

Bestelldaten

Bestellnummer	370030 M6
GTIN	4046368563609
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Stumpfe Kante für allgemeine Arbeiten.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Technische Beschreibung

Höhe H ₂	3,8 mm
H	14,48 mm
Klemmweg	0,6 mm
Spannkraft	16 kN
B _{H9}	19,05 mm
H ₁	7,2 mm

Material	Stahl
B ₁	7,6 mm
Klemmbreite	19,1 mm
Gewinde M	M6
maximales Anzugsmoment	22,5 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem