




Pitbull Spannklemme stumpf, Gewinde M: M10

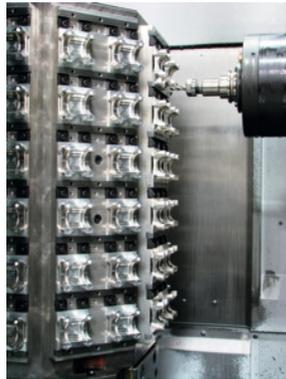

Bestelldaten

Bestellnummer	370030 M10
GTIN	4046368563753
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
- Sichere, präzise Spannung.
- Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Stumpfe Kante für allgemeine Arbeiten.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Technische Beschreibung

Klemmweg	1,7 mm
Klemmbreite	25,4 mm
Höhe H ₂	6,3 mm
Gewinde M	M10
Spannkraft	26 kN
H	18,03 mm

Material	Stahl
H ₁	11,4 mm
B ₁	10,2 mm
B _{H9}	25,4 mm
maximales Anzugsmoment	40 Nm
Produktart	Vorrichtung-Spannsystem