


## Sicherheits-Bodenelement aus Stahl, Breite × Tiefe: 2500X1000mm

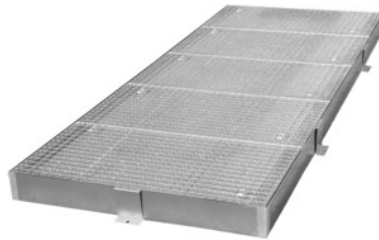

### Bestelldaten

Bestellnummer	982500 2500X1000
GTIN	4260139970230
Artikelklasse	96U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wannenkonstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech (hoher Korrosionsschutz), mit herausnehmbaren, hochbelastbaren Gitterrosten. Befahrbar mit Handhubwagen, auf Anfrage auch mit Stapler oder LKW.

#### Verwendung:

Zur sicheren Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Spritz- und Leckageschutz beim Lagern, Umfüllen und Umschlagen. Geeignet zur Auslegung von Transportwegen und zur Leergutlagerung. Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden.

#### Norm:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

### Technische Beschreibung

Wannenhöhe	123 mm
Auffangvolumen	210 l
Gewicht	201 kg
Radlast	450 kg
Flächenlast	5000 kg/m <sup>2</sup>
Lagerung	Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Lagerung	Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Material	verzinkt
Produktart	Bodenschutzwanne