


Sicherheits-Bodenelement aus Stahl, Breite × Tiefe: 2500X500mm

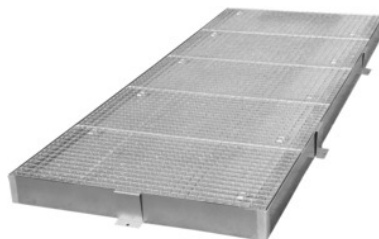

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 982500 2500X500 |
| GTIN | 4260139970209 |
| Artikelklasse | 96U |

Beschreibung

Ausführung:

Wannenkonstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech (hoher Korrosionsschutz), mit herausnehmbaren, hochbelastbaren Gitterrosten. Befahrbar mit Handhubwagen, auf Anfrage auch mit Stapler oder LKW.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Spritz- und Leckageschutz beim Lagern, Umfüllen und Umschlagen. Geeignet zur Auslegung von Transportwegen und zur Leergutlagerung. Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden.

Norm:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Wannenhöhe | 123 mm |
| Auffangvolumen | 100 l |
| Gewicht | 125 kg |
| Radlast | 450 kg |
| Flächenlast | 5000 kg/m ² |
| Lagerung | Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt |

| | |
|------------|---|
| Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3 |
| Material | verzinkt |
| Produktart | Bodenschutzwanne |