


## ESD-Bodenplatte, Farbe: LIGHTGREY

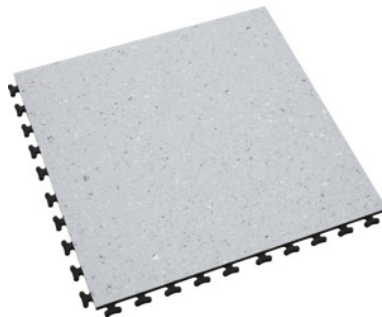

### Bestelldaten

Bestellnummer	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Artikelklasse	98E

### Beschreibung

#### Ausführung:

PVC-Platten mit jeweils 2 Seiten positiver und 2 Seiten negativer Verzahnung. Ableitwiderstand ca.  $10^6 \Omega$ . Glatte Oberfläche und ableitender Unterzug mit Wabenstruktur.

**Geeignet für Flurförderfahrzeuge, Hubwagen und Gabelstapler:** bis Gesamtgewicht 2,5 t, hartbereift, bis 5 t luftbereift. Statisch: 50 kg/cm<sup>2</sup>.

Die besondere Konstruktion der Bodenplatten ermöglicht eine schnelle Verlegung von größeren Flächen an ableitendem Industrieboden. Sie können auf allen harten Unterböden (sie sollten nur relativ eben sein, abgenutzte und feuchte Böden sind möglich) sowie auf Teppichböden mit minimaler oder gar keiner Vorbereitung eingesetzt werden. Hellgrau marmoriert.

#### Hinweis:

Erdung des Bodenbelags über Kupferkabel Nr. 972591 und Erdungskit Nr. 972590. Bitte separat bestellen. Der Anschluss der Erdung muss durch eine Fachkraft ausgeführt werden.

### Technische Beschreibung

Material	PVC
Länge	60,8 cm
Stärke	10,5 mm
Breite	60,8 cm

Gewicht	4,5 kg
ESD-Ausstattung	ja
Oberfläche	glatt
Ableitwiderstand	$10^6 \Omega$
Farbe	hellgrau marmoriert
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	ESD Bodenmatte