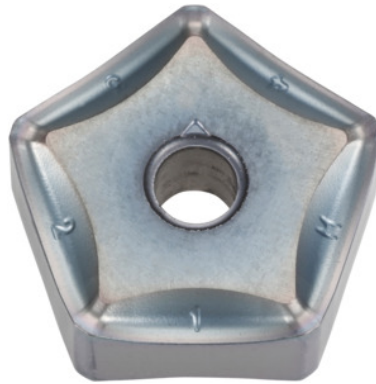


**Fräs-Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GM, für Planfräser, PR1525, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	223310 GG
GTIN	4960664732906
Artikelklasse	25A

**Beschreibung****Ausführung:**

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.  
GM - Allgemeine Anwendung.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

Planschneide: 2 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,25 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,25 mm
Typ	GG
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNMG 1106XNEN-GM
Sorte	PR1525

Schneidstoff	HM
Planschneide	2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		