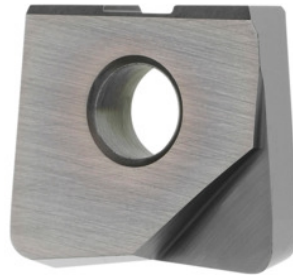


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte Ø 12 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212717 ST1400
GTIN	4045197761583
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

**Verwendung:**

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub  $f_z$  in Stahl < 60 HRC: 0,2 mm

Sorte: HB7520

**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Sorte	HB7520
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	1 mm
Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,25 mm

Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl < 60 HRC	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen