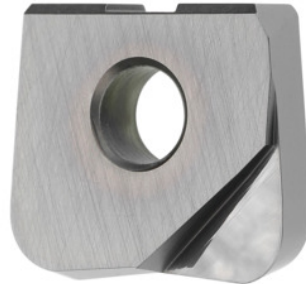


Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 12 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	212721 ST1400
GTIN	4045197761613
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Sorte: HB7520

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB7520
Eckenradius	2 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	2 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,25 mm

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen