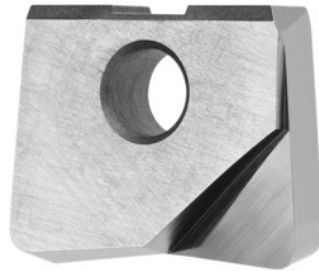


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 16 mm, für Kopierfräser, Typ: ALU**

Bestelldaten

Bestellnummer	212724 ALU
GTIN	4045197761620
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,2 mm

Sorte: HU7810

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Sorte	HU7810
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	1 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,3 mm

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen