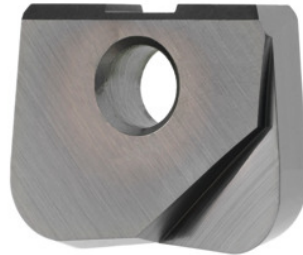


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte Ø 16 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212727 ST1400
GTIN	4045197761668
Artikelklasse	210

## Beschreibung

### Ausführung:

**Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.**

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.**

### Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub  $f_z$  in Stahl  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Sorte: HB7520

## Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB7520
Eckenradius	3 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	3 mm
Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,3 mm

Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen