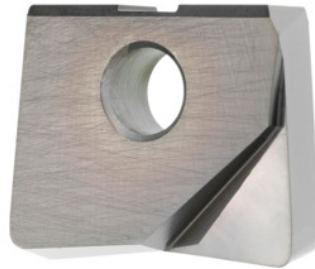


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte Ø 20 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212731 ST1400
GTIN	4045197761682
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.

### Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub  $f_z$  in Stahl < 60 HRC: 0,25 mm

Sorte: HB7520

## Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB7520
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	1 mm
Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,35 mm

Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Vorschub $f_z$ in Stahl < 60 HRC	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen