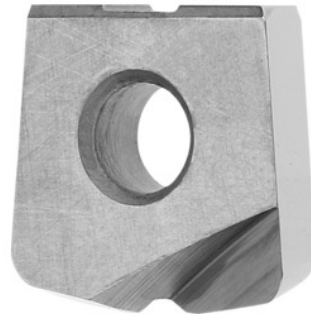


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 8 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	212746 ALU
GTIN	4045197761828
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

- Radius-, Rundlaufgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.
- Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: $\pm 0,025$ mm.

Verwendung:

Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Sorte: HU7830

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Sorte	HU7830
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,4 mm
Programmierradius bei $a_{p\max}$	1 mm

Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,3 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen