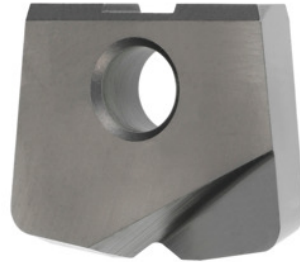


Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 16 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ: ALU

Bestelldaten

Bestellnummer	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

- **Radius-, Rundlaufgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**
- **Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: $\pm 0,025$ mm.**

Verwendung:

Torusplatten „**Highfeed**“ für höhere Vorschübe.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,8 mm

Sorte: HU7830

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Sorte	HU7830
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,6 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,6 mm

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen