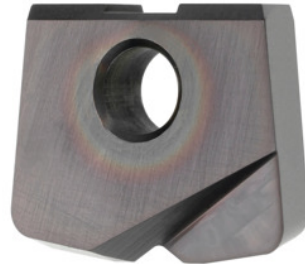


Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 16 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	212756 ST1400
GTIN	4045197761897
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

- Radius-, Rundlaufgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.
- Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: $\pm 0,025$ mm.

Verwendung:

Torusplatten „**Highfeed**“ für höhere Vorschübe.

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm²: 0,8 mm

Sorte: HB7530

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB7530
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,6 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,6 mm

Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen