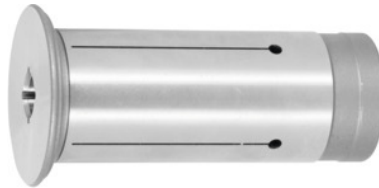


Garant**Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302135 3 |
| GTIN | 4045197763198 |
| Artikelklasse | 31G |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kühlkanalschlitzten.

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-Ø 12 mm.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Spann-Ø D ₁ | 3 mm |
| Gesamtlänge L | 47 mm |
| Ø D | 12 mm |
| Produktnamensattribut | Ø 12 mm |
| Rundlaufgenauigkeit System | 5 μm |
| Produktart | Reduzierhülse |

