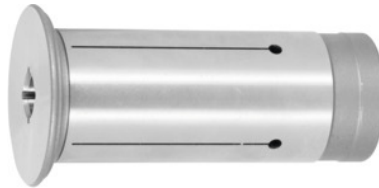


Garant**Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302135 4
GTIN	4045197763204
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:****Mit Kühlkanalschlitzten.****Verwendung:**

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

Passend für:Hydrodehn-Spannfutter **mit Spann-Ø 12 mm.****Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	47 mm
Ø D	12 mm
Spann-Ø D ₁	4 mm
Produktnamensattribut	Ø 12 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

