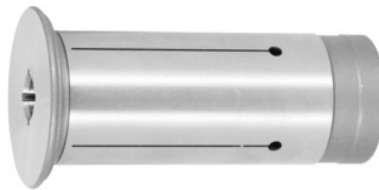


**Garant****Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302135 8
GTIN	4045197763235
Artikelklasse	31G

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Kühlkanalschlitzten.

**Verwendung:**

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

**Passend für:**

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-Ø 12 mm.

**Technische Beschreibung**

Ø D	12 mm
Gesamtlänge L	47 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Produktnamensattribut	Ø 12 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 $\mu\text{m}$
Produktart	Reduzierhülse

