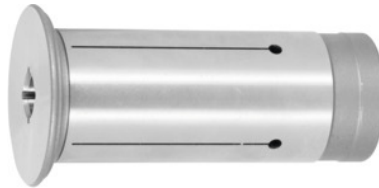


**Garant**
**Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 14mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302175 14
GTIN	4045197763280
Artikelklasse	31G

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Mit Kühlkanalschlitzten.**
**Verwendung:**

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).**
- **Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

**Passend für:**

 Hydrodehn-Spannfutter **mit Spann-Ø 32 mm.**
**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	63,5 mm
Ø D	32 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Produktnamensattribut	Ø 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 $\mu\text{m}$
Produktart	Reduzierhülse

