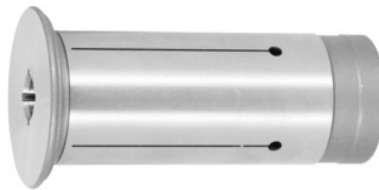


Garant**Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302175 20
GTIN	4045197763310
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-Ø 32 mm.

Technische Beschreibung

Ø D	32 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Gesamtlänge L	63,5 mm
Produktnamensattribut	Ø 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 µm
Produktart	Reduzierhülse

