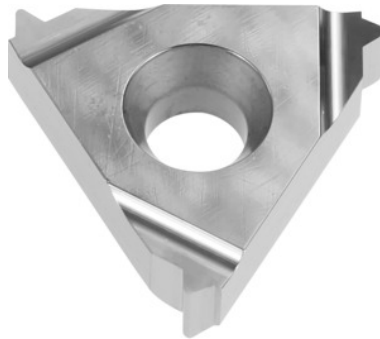


Garant**Vollprofilplatte 60° außen rechts, HU7315, Steigung: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270705 1,5
GTIN	4045197765017
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Ausführung:****Vollprofilplatte 60°** für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	1,5 mm
Innen-/Außenanwendung	außen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HU7315
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF

Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
CuZn	geeignet	110 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		