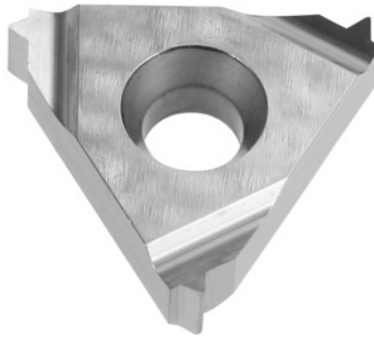


Garant**Vollprofilplatte 60° innen rechts, HU7315, Steigung: 0,7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	270763 0,7
GTIN	4045197765086
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Ausführung:****Vollprofilplatte 60°** für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Gewindesteigung	0,7 mm
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HU7315
Toleranzklasse	DIN 13 6H
Gewindeart	M
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	MF

Gewindeart	MF-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
CuZn	geeignet	110 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		