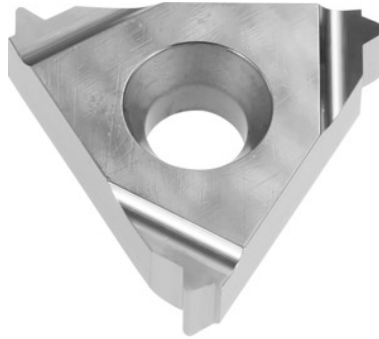


Garant**Vollprofilplatte 55° außen rechts, HU7315, Anzahl Gänge / Zoll: 14****Bestelldaten**

Bestellnummer	270804 14
GTIN	4045197765208
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	14
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	außen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HU7315
Gewindeart	BSP
Gewindeart	BSP-LH
Gewindeart	BSW
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH

Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
CuZn	geeignet	110 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		