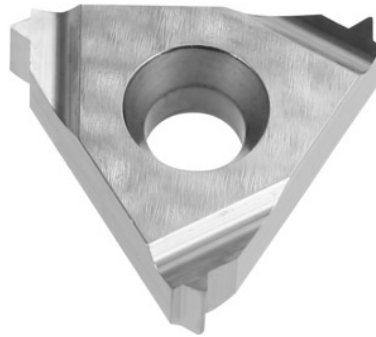


Garant
Vollprofilplatte 55° innen rechts, HU7315, Anzahl Gänge / Zoll: 19


Bestelldaten

Bestellnummer	270828 19
GTIN	4045197765253
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Anzahl Gänge/Zoll	19
Schneidstoff	HM
Innen-/Außenanwendung	innen
Einsatzart	rechts
Wendeschneidplattenprofil	Vollprofil
Sorte	HU7315
Gewindeart	BSP
Gewindeart	BSP-LH
Gewindeart	BSW
Gewindeart	BSW-LH
Gewindeart	G
Gewindeart	G-LH

Flankenwinkel	55 Grad
Stärke	3,6 mm
Plattengröße L	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	100 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
CuZn	geeignet	110 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		