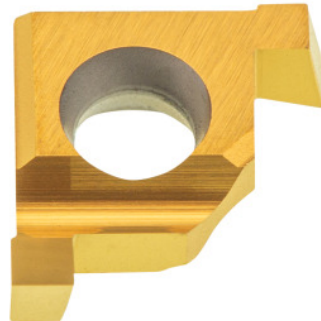


Garant**Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts, HB7010, Breite Nut m (H13): 0,8mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	271010 0,8
GTIN	4045197765321
Artikelklasse	21J

Beschreibung

Passend für:

GARANT Gewindeklemmhalter (innen/außen) Nr. 271997 – 272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

Technische Beschreibung

Nutbreite m (H13)	0,8 mm
Schneidenbreite w	0,89 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke	0,7 mm
t_{\max}	0,7 mm
Schneidstoff	HM
Wendeplattenzuordnung	rechts
Sorte	HB7010
Nuten nach Norm	DIN 472

Stärke	2,42 mm
Plattengröße L	9,3 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	130 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		