


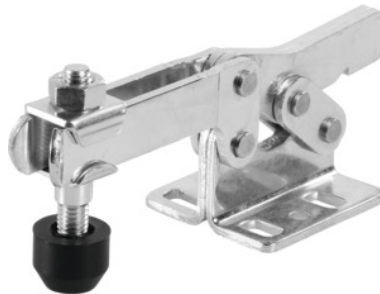

Waagrechtspanner für abnehmbaren Handgriff, mit waagrechtem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	376617 4
GTIN	4020772094263
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kann nur in Verbindung mit Nr. 376627 verwendet werden.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Vorteil:

Störkonturen werden durch einfaches entfernen des Handgriffes vermieden.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Lochabstand e: 41 mm

Lochabstand f: 36 mm

Bohrungs-Ø d: 8,5 mm

Spannhöhe L₂: 45 mm

Haltekraft P1: 2000 N

Haltekraft P2: 3000 N

Technische Beschreibung

ganze Länge	191 mm
-------------	--------

Haltekraft P2	3000 N
Haltekraft P1	2000 N
Lochabstand f	36 mm
Spannhöhe L ₂	45 mm
Bohrungs-Ø d	8,5 mm
Lochabstand e	41 mm
ganze Höhe	75 mm
Andrückschraube	M8×65 mm
Typ	6837M
Produktart	Schnellspanner