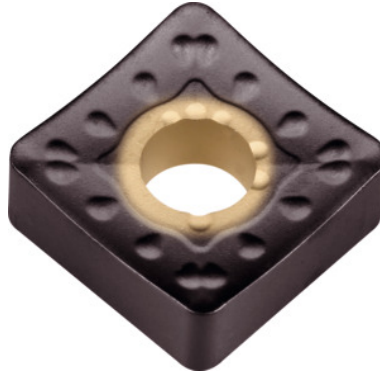


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SR
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 120412

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen