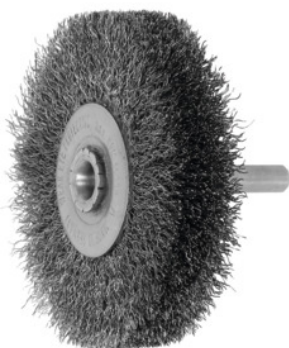


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste INOX-Komplett 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
70X16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Alle Bestandteile aus rostfreiem Stahl.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	19 mm
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
Borstenstärke	0,2 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	18 mm

Schaft-Ø D _s	6 mm
Produktart	Rundbürste